
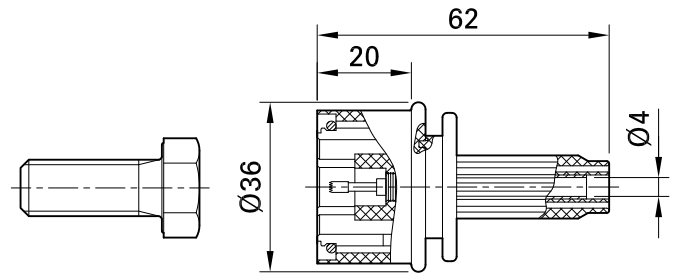


## GKSA/M12

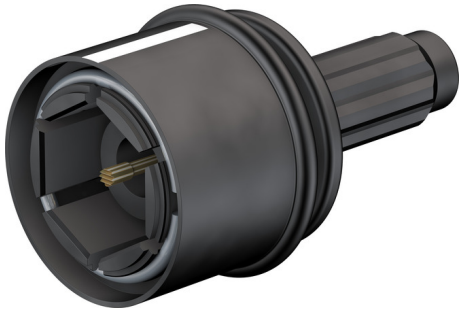

Numéro d'article 20.2030-\*

Adaptateur à enficher sur des vis M12 à tête hexagonale. Avec pointe de contact montée sur ressort. Avec douille de reprise rigide Ø 4 mm en laiton pour la connexion de fiches élastiques Ø 4 mm à fourreau isolant rigide.

#### Données techniques

diamètre système de connexion	4 mm
Caractéristiques assignées	1000 V, CAT IV, 1 A
Surface de contact	Au
matériel de base pièce de contact	CuZn
couleurs *	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
filetage	M12
accessoires de test	IEC EN 61010-031
Approbations	CE