
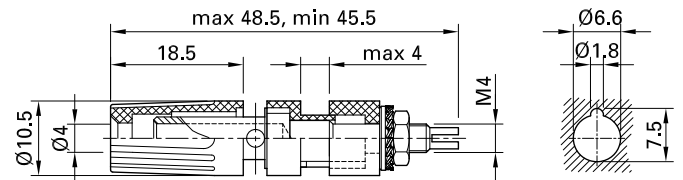


## PK4-T

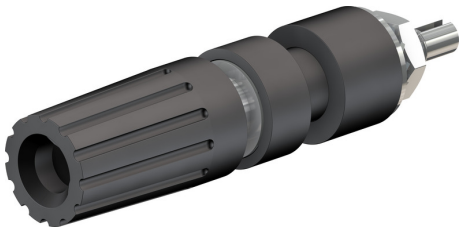

Artikelnummer 23.0330-\*

Isoliert, starr, Ø 4 mm, und unverlierbarem Isolierkopf, versehen mit Ø 2,5 mm-Querbohrung für die Schnellklemmung von Drähten. Messingdrehteile. Einbau mit Verdrehschutz in Frontplatten bis max. 4 mm Stärke. Anschluss: Gewindebolzen M4.

#### Technische Daten

Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	30 VAC, 35 A / 60 VDC, 35 A
Oberfläche Kontaktteil	Ni
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Farben *	20 21 22 23 24 25 29
Gewinde	M4
Messzubehör nach	IEC EN 61010-2-030