


## EB4-A

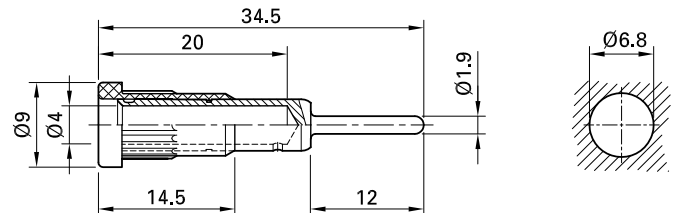

Artikelnummer 23.1014-\*

Isoliert, starr, Ø 4 mm. Messingdrehteil. Montage durch Einpressen in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Vernickelte Version erhältlich. Anschluss: Rundstecker Ø 1,9 mm.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	30 VAC, 25 A / 60 VDC, 25 A
Oberfläche Kontaktteil	Au
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Farben *	<span style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">20</span> <span style="background-color: #FF0000; padding: 2px;">21</span> <span style="background-color: #0000FF; padding: 2px;">22</span> <span style="background-color: #008080; padding: 2px;">23</span> <span style="background-color: #FFFF00; padding: 2px;">24</span> <span style="background-color: #008000; padding: 2px;">25</span> <span style="background-color: #800080; padding: 2px;">26</span> <span style="background-color: #FFA500; padding: 2px;">27</span> <span style="background-color: #A9A9A9; padding: 2px;">28</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">29</span>
Messzubehör nach	IEC EN 61010-2-030
Einzelteile	I-EB4; B-EB4-A
Bemerkungen	Zubehör: Einpressdorn MB4