


SLB4-F/A

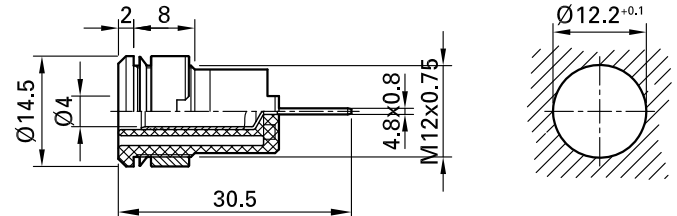

Artikelnummer 23.3070-*

Isoliert, starr, \varnothing 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder \varnothing 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingstanzteil. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Anschluss: Flachstecker 4,8 mm \times 0,8 mm, einmalig bis 90° abwinkelbar.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT III, 24 A
Oberfläche Kontaktteil	Ni
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Farben *	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Messzubehör nach	IEC EN 61010-2-030
Mitgeliefertes Montagematerial	MUR/M12x0,75; SSP4
Zulassungen	UR
Bemerkungen	Zubehör: Flachsteckhülse FSH4,8x0,8; Rohrschlüssel SS2; Rohrschlüssel SS425