
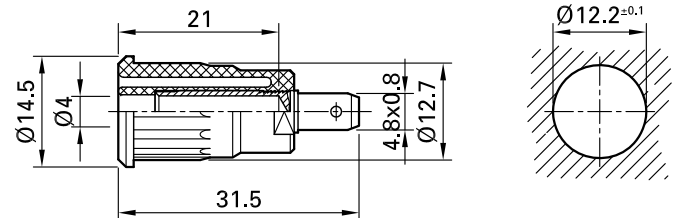


SEB4-F

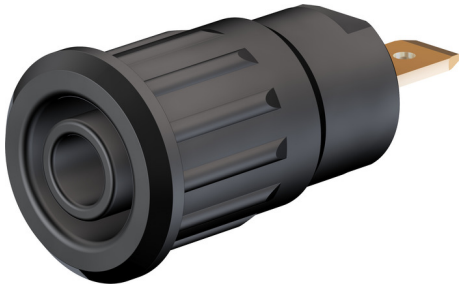

Artikelnummer 23.3120-*

Isoliert, starr, \varnothing 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder \varnothing 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil. Montage durch Einpressen in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Anschluss: Flachstecker 4,8 mm x 0,8 mm.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT III, 24 A
Oberfläche Kontaktteil	Au
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Farben *	20 21 22 23 24 25 27 28
Messzubehör nach	IEC EN 61010-2-030
Zulassungen	UR
Bemerkungen	Zubehör: Flachsteckhülse FSH4,8x0,8; Einpressdorn MB4-S