


SEB4-F/A

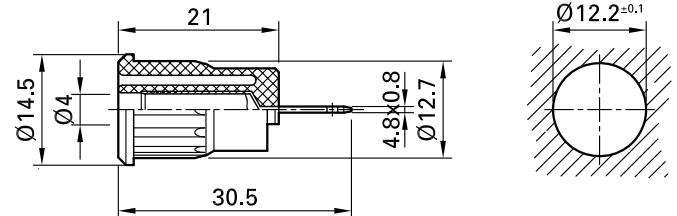

Artikelnummer 23.3160-*

Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingstanzteil. Montage durch Einpressen in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Anschluss: Flachstecker 4,8 mm x 0,8 mm, einmalig bis 90° abwinkelbar.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT III, 24 A
Oberfläche Kontaktteil	Ni
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Farben *	20 21 22 23 24 25
Messzubehör nach	IEC EN 61010-2-030
Material Isolierteil	PA
Zulassungen	UR
Bemerkungen	Zubehör: Flachsteckhülse FSH4,8x0,8; Einpressdorn MB4-S