


## SKPS-4

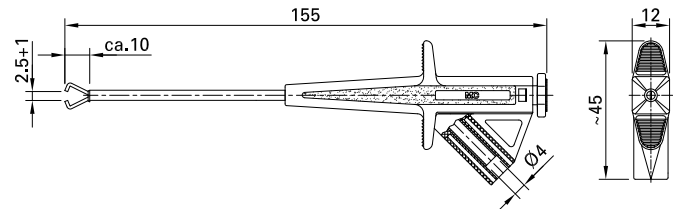

Artikelnummer 24.0224-\*

Mit Federdrahtklammer aus Edelstahl in flexiblem Schaft für das Umfassen von Stiften und Drähten an schwer zugänglichen Stellen. Besonders geeignet für Spannungsabgriffe. Die Silikon-Isolierung des Schaftes gewährleistet gute Hitzebeständigkeit und Flexibilität auch bei extremer Kälte.

Starre Ø 4 mm-Buchse im Griffteil, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.

#### Technische Daten

Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT II, 4 A
Grundmaterial Kontaktteil	Edelstahl
Farben *	21 22 23
Öffnungsweite	2.5 mm
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Zulassungen	UL, CE