


SPP4-S/F

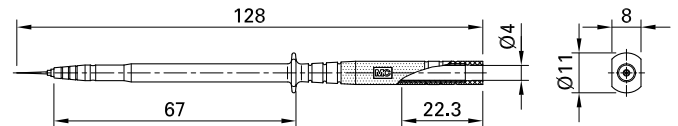

Artikelnummer 24.0238-*

Nadelförmige Edelstahlspitze, die unter leichtem Druck einfedert.
Speziell geeignet für empfindliche gedruckte Schaltungen.
Prüfspitze mit zweiseitig abgeflachtem Griffschutzkragen.

Starre Ø 4 mm-Buchse im Griffteil, geeignet zur Aufnahme
federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Lieferung mit
Schutzkappe.

Technische Daten

Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT II, 1 A
Grundmaterial Kontaktteil	Edelstahl
Farben *	21 22
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Zulassungen	CE