


## AK205/405-BK

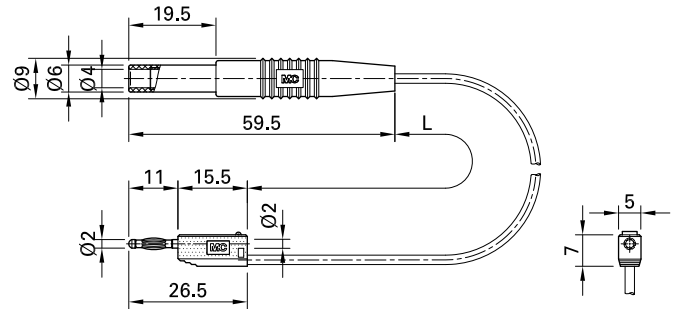

Artikelnummer 28.0012-  \*

Hoch flexibel. Eine Seite stapelbarer Ø 2 mm-Lamellenstecker, andere Seite starre Ø 4 mm-Buchse mit starrer Isolierhülle.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	2 mm/4 mm
Bemessungsdaten	30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A
Oberfläche Kontaktteil	Au
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Leitungsquerschnitt	0.5 mm <sup>2</sup>
Leitungslängen <input type="text"/>	15 cm
Leitungsisolation	PVC
Farben *	<b>21</b> <b>22</b>
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031