
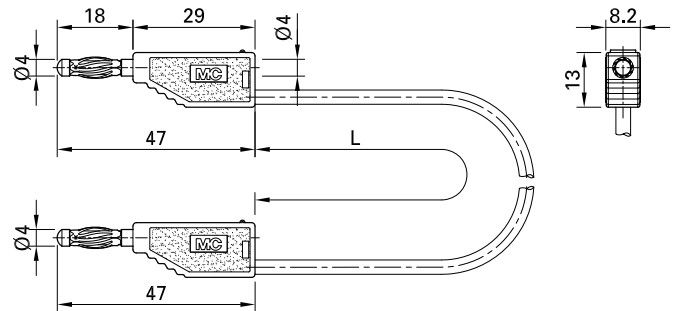


## LK425-A

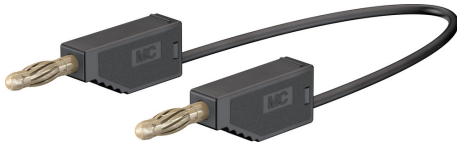

Artikelnummer 28.0073-\*

Hoch flexibel, beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	30 VAC, 32 A / 60 VDC, 32 A
Oberfläche Kontaktteil	Au
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Leitungsquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Leitungslängen <input type="text"/>	25 cm; 50 cm; 75 cm; 100 cm; 150 cm; 200 cm
Leitungsisolation	PVC
Farben *	<input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 23 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 26 <input type="checkbox"/> 27 <input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 29
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031