
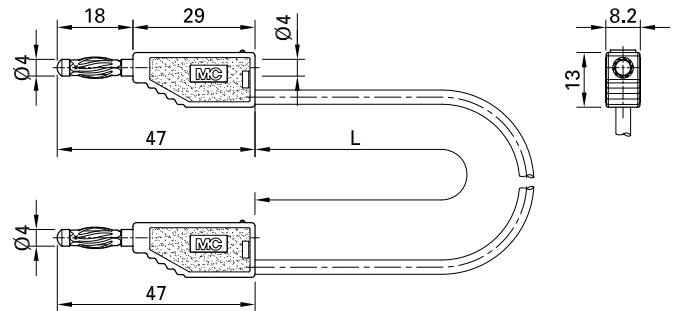


LK425-A/SIL

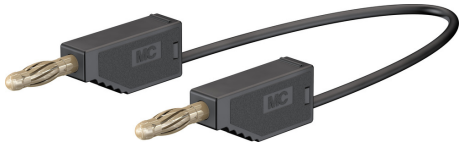

Artikelnummer 28.0074- *

Hoch flexibel, beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	30 VAC, 32 A / 60 VDC, 32 A
Oberfläche Kontaktteil	Au
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Leitungsquerschnitt	2.5 mm ²
Leitungslängen <input type="text"/>	25 cm; 50 cm; 75 cm; 100 cm; 150 cm; 200 cm
Leitungsisolation	SIL
Farben *	
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031