


SLK4075-E/N

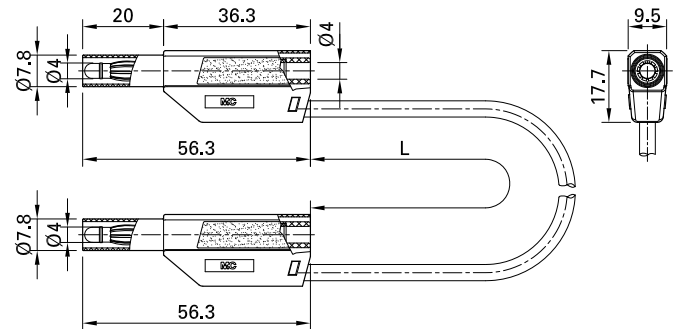

Artikelnummer 28.0127- *

Hoch flexibel, mit PVC-Isolierung, beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	600 V, CAT III, 15 A / 1000 V, CAT II, 15 A
Oberfläche Kontaktteil	Ni
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Leitungsquerschnitt	0.75 mm ²
Leitungslängen <input type="text"/>	25 ; 50 ; 75 ; 100 ; 150 ; 200
Leitungsisololation	PVC
Farben *	<input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 23 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 26 <input type="checkbox"/> 27 <input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 29
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Zulassungen	UL, CE