


SEB4-F6,3N

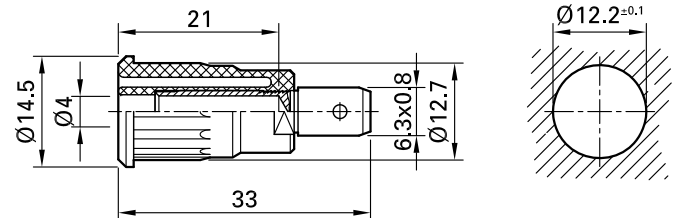

Artikelnummer 49.7073-*

Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil. Montage durch Einpressen in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Anschluss: Flachstecker 6,3 mm x 0,8 mm.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT III, 32 A
Oberfläche Kontaktteil	Ni
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Farben *	20 21 22 23 24 25 27 28
Messzubehör nach	IEC EN 61010-2-030
Material Isolierteil	PA
Zulassungen	UR
Bemerkungen	Zubehör: Flachsteckhülse FSH6,3x0,8; Einpressdorn MB4-S