
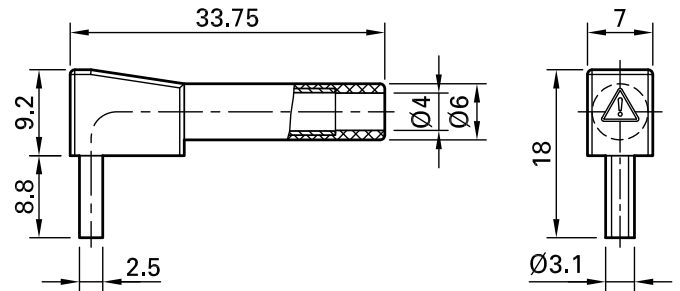


## SLB4-I/90-S

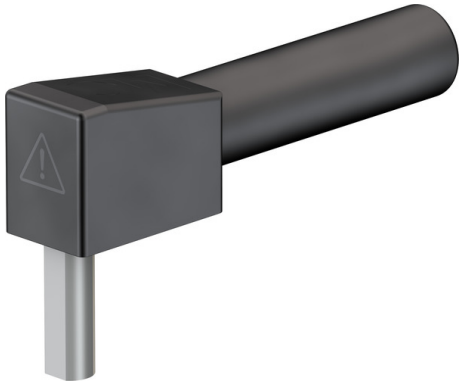

Artikelnummer 49.7093-\*

Starrer, 90° abgewinkelter zum Anschrauben an Relaisgehäuse, Verteilerdosen etc. Entspricht in montiertem Zustand Schutzart IP2X. Starre Ø 4 mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Anschlussstift: Ø 3,1 mm x 2,5 mm.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT II, 32 A
Oberfläche Kontaktteil	Ni
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Farben *	<span style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">21</span> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">22</span> <span style="background-color: blue; color: white; padding: 2px;">23</span>
Messzubehör nach	IEC EN 61010-2-030
Stift D / L	Ø 3,1 mm x 2,5 mm
Material Isolierteil	PA