


# PF/S4-BS-10X38-S

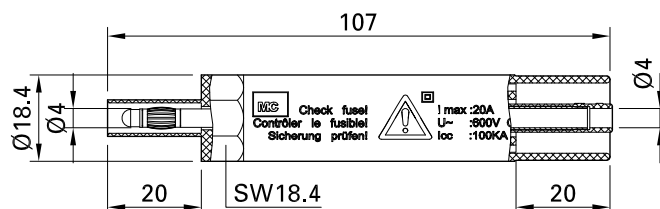

Artikelnummer 50.0296-\*

Stirnseitig ein Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülle und eine starre Ø 4 mm-Buchse, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülle. Für Spannungsmessungen und zum Schutz von elektrischen Geräten in energiereichen Niederspannungsanlagen. Im Falle zu hoher Strombelastung trennt eine leistungsfähige Niederspannungssicherung den Stromkreis sicher vom Netz.

Transparente Sicherungshülle zur Aufnahme einer Hochleistungssicherung 10 x 38 mm. Lieferung ohne Sicherung.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	600 V, CAT III, 16 A
Oberfläche Kontaktteil	Ni
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Farben *	<span style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">21</span> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">22</span>
Messzubehör nach	IEC EN 61010-2-030
Zulassungen	CE
Bemerkungen	Achtung: Bemessungsstrom ist abhängig von der verwendeten Sicherung.