
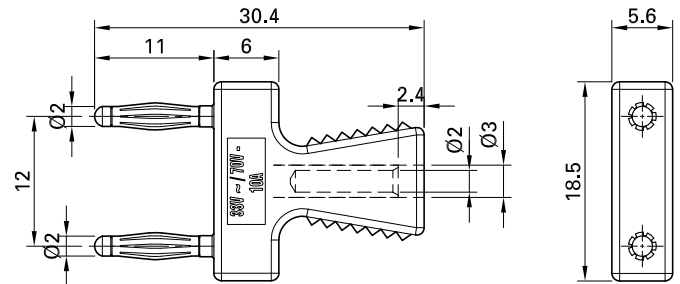


KS2-12L/N

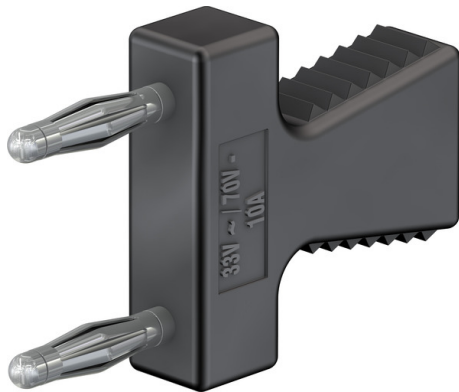

Artikelnummer 63.9355-*

Isolierte Ø 2 mm-Verbindungsstecker mit starrer Ø 2 mm-Buchse
im Isoliergriff. Vergoldete (Au) Version erhältlich.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	2 mm
Bemessungsdaten	30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A
Oberfläche Kontaktteil	Ni
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Farben *	21 22 23 24 25
Steckweite	12 mm
Passend für	BL2-12/20/A
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Bemerkungen	Andere Farben auf Anfrage.