


## BL2-6/20/A

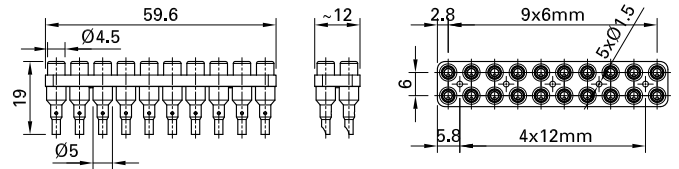

Numéro d'article 63.9356-\*

Embases à 20 pôles, composées de 2 rangées à 10 douilles avec raccord à souder. Il n'est pas nécessaire de monter les douilles individuellement : Perçage simplifié du panneau, orientation facile des raccords à souder et montage simple avec seulement 5 vis. Disponible avec de pa de 12 mm.

#### Données techniques

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| diamètre système de connexion     | 2 mm                         |
| Caractéristiques assignées        | 30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A  |
| Surface de contact                | Au                           |
| matériel de base pièce de contact | CuZn                         |
| couleurs *                        | 21 22                        |
| accessoires de test               | IEC EN 61010-2-030           |
| nombre de la douille              | 2 x 10                       |
| remarques                         | Autres couleurs sur demande. |