


BL2-12/20/A

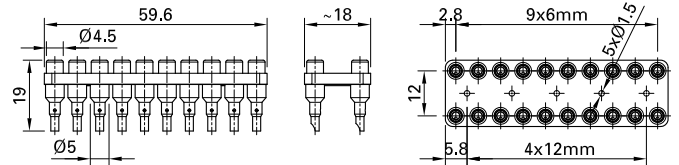

Artikelnummer 63.9358-*

20-polige Buchsenleisten, bestehend aus 2 Reihen à 10 Buchsen mit Lötanschluss. Keine Einzelmontage der Buchsen nötig: Vereinfachte Panelbohrung, Orientierung der Lötanschlüsse und kompakte Montage mit nur 5 Schrauben. Steckweite 6 mm erhältlich.

Technische Daten

Durchmesser Stecksystem	2 mm
Bemessungsdaten	30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A
Oberfläche Kontaktteil	Au
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Farben *	21 22 23 24 25
Messzubehör nach	IEC EN 61010-2-030
Anzahl Buchsen	2 x 10
Bemerkungen	Andere Farben auf Anfrage.