


XMS-484

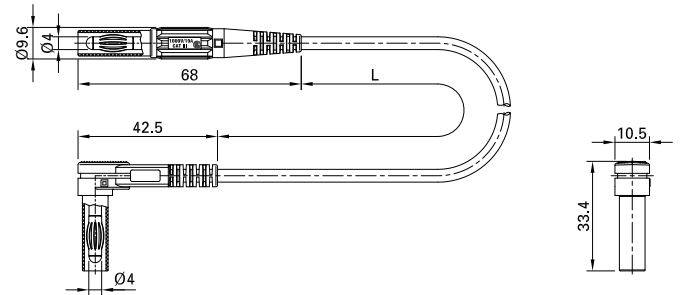

Artikelnummer 66.9006- *

Hoch flexibel, mit Silikon-Isolierung. Eine Seite axialer Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse. Andere Seite 90° abgewinkelter Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT III, 19 A
Oberfläche Kontaktteil	Ni
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Leitungsquerschnitt	1.0 mm ²
Leitungslängen <input type="text"/>	100 cm; 150 cm; 200 cm
Leitungsisololation	SIL
Farben *	21 22 23 24 25
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Zulassungen	UL, CE
Bemerkungen	Andere Farben- und/oder Längenkombinationen auf Anfrage.