


XKS-414

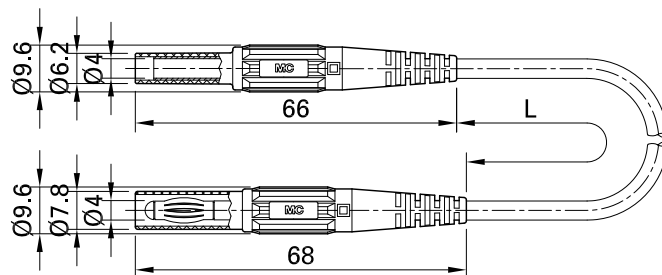

Artikelnummer 66.9012-*

Hoch flexibel, mit Silikon-Isolierung. Eine Seite Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse, andere Seite starre Ø 4 mm-Buchse mit starrer Isolierhülse.

| Technische Daten | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Durchmesser Stecksystem | 4 mm |
| Bemessungsdaten | 1000 V, CAT III, 19 A |
| Oberfläche Kontaktteil | Ni |
| Grundmaterial Kontaktteil | CuZn |
| Leitungsquerschnitt | 1.0 mm ² |
| Leitungslängen <input type="text"/> | 50 cm; 100 cm; 200 cm |
| Leitungsisolierung | SIL |
| Farben * | <input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 23 |
| Messzubehör nach | IEC EN 61010-031 |
| Zulassungen | UL, CE |
| Bemerkungen | Andere Farben- und/oder Längenkombinationen auf Anfrage. |