


GRIP-B/100

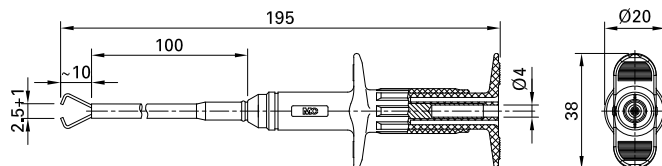

Artikelnummer 66.9117-*

Abgreifer mit Federdrahtklammer aus Edelstahl in flexiblem Schaft für das Umfassen von Stiften und Drähten an schwer zugänglichen Stellen. Besonders geeignet für Spannungsabgriffe. Die Silicon-Isolierung des Schaftes gewährleistet gute Hitzebeständigkeit und Flexibilität auch bei extremer Kälte.

Starre Ø 4 mm-Buchse im Drückerteil, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Ausführung mit verschiedenen Schaftlängen erhältlich.

Technische Daten

Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT II, 1 A
Grundmaterial Kontaktteil	Edelstahl
Farben *	21 22 23
Öffnungsweite	2.5 mm
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Länge Schaft / Abgreifer	100 mm/195 mm
Zulassungen	UL, CE