


GRIP-B/50

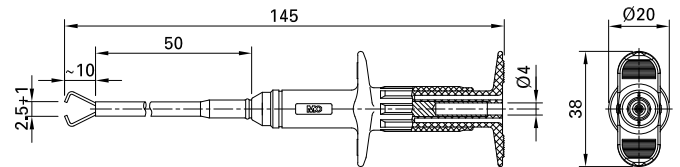

Artikelnummer 66.9120-*

Mit Federdrahtklammer aus Edelstahl in flexiblem Schaft für das Umfassen von Stiften und Drähten an schwer zugänglichen Stellen. Besonders geeignet für Spannungsabgriffe. Die Silikon-Isolierung des Schaftes gewährleistet gute Hitzebeständigkeit und Flexibilität auch bei extremer Kälte.

Starre Ø 4 mm-Buchse im Drückerteil, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Ausführungen mit verschiedenen Schaftlängen erhältlich.

Technische Daten

Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT II, 1 A
Grundmaterial Kontakteil	Edelstahl
Farben *	21 22 23
Öffnungsweite	2.5 mm
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Länge Schaft / Abgreifer	50 mm/145 mm
Zulassungen	UL, CE