


XEG-1R

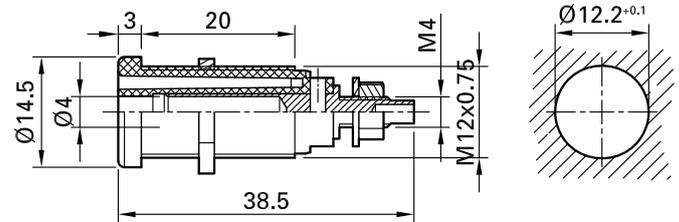

Artikelnummer 66.9136-*

Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteile. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Anschluss: Gewindebolzen M4

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT IV, 20 A
Oberfläche Kontaktteil	Ni
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Farben *	20 21 22 23
Gewinde	M4; M12x0,75
Messzubehör nach	IEC EN 61010-2-030
Mitgeliefertes Montagmaterial	GEW.12-MUTTER
Zulassungen	UR
Bemerkungen	Zubehör: Rohrschlüssel SS425