


XMF-419

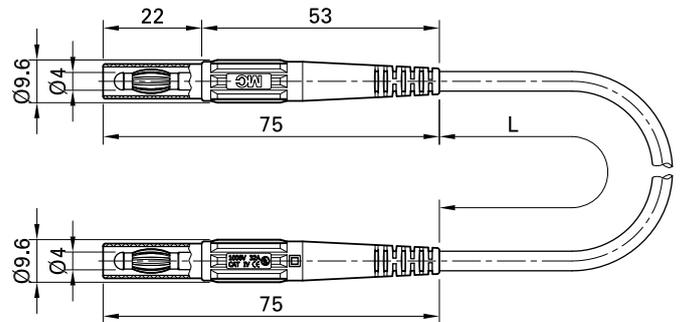

Artikelnummer 66.9391-*

Hoch flexibel, mit PVC-Isolierung, beidseitig mit axialem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT IV, 32 A
Oberfläche Kontaktteil	Ni
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Leitungsquerschnitt	2.5 mm ²
Leitungslängen <input type="text"/>	100 cm; 200 cm
Leitungsisololation	PVC
Farben *	<input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 23 <input type="checkbox"/> 27 <input type="checkbox"/> 28
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Zulassungen	UL, CE
Bemerkungen	Andere Farben- und/oder Längenkombinationen auf Anfrage.