


XMS-419

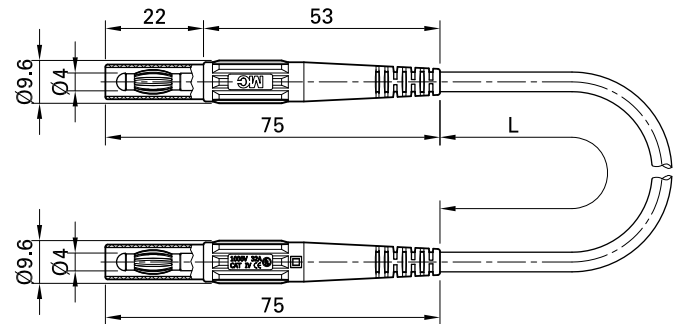

Artikelnummer 66.9392-*

Hoch flexibel, mit Silikon-Isolierung, beidseitig mit axialem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.

| Technische Daten | |
|-------------------------------------|---|
| Durchmesser Stecksystem | 4 mm |
| Bemessungsdaten | 1000 V, CAT IV, 32 A |
| Oberfläche Kontaktteil | Ni |
| Grundmaterial Kontaktteil | CuZn |
| Leitungsquerschnitt | 2.5 mm ² |
| Leitungslängen <input type="text"/> | 100 cm; 150 cm; 200 cm |
| Leitungsisololation | SIL |
| Farben * | <input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 23 <input type="checkbox"/> 27 <input type="checkbox"/> 28 |
| Messzubehör nach | IEC EN 61010-031 |
| Zulassungen | CE |
| Bemerkungen | Andere Farben- und/oder Längenkombinationen auf Anfrage. |