


## XZG425

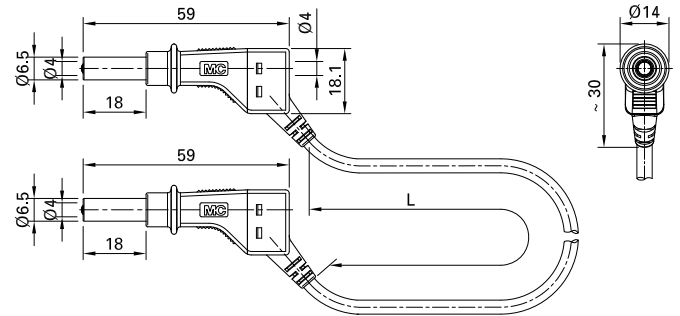

Artikelnummer 66.9407-\*

Hoch flexibel, mit PVC-Isolierung, speziell zur Verbindung elektrischer Geräte, die (noch) nicht mit Sicherheitsbuchsen ausgestattet sind. Beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit Schutzkragen und Schiebehülse zum Schutz gegen zufällige Berührung.

#### Technische Daten

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Durchmesser Stecksystem             | 4 mm  |
| Bemessungsdaten                     | 600 V, CAT II, 32 A   |
| Oberfläche Kontaktteil              | Ni  |
| Grundmaterial Kontaktteil           | CuZn  |
| Leitungsquerschnitt                 | 2.5 mm <sup>2</sup>   |
| Leitungslängen <input type="text"/> | 50 cm; 100 cm; 150 cm; 200 cm   |
| Leitungsisololation                 | PVC   |
| Farben *                            | <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 23 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 26 <input type="checkbox"/> 27 <input type="checkbox"/> 28 |
| Messzubehör nach                    | IEC EN 61010-031  |
| Zulassungen                         | CE  |
| Bemerkungen                         | Andere Farben- und/oder Längenkombinationen auf Anfrage.  |