
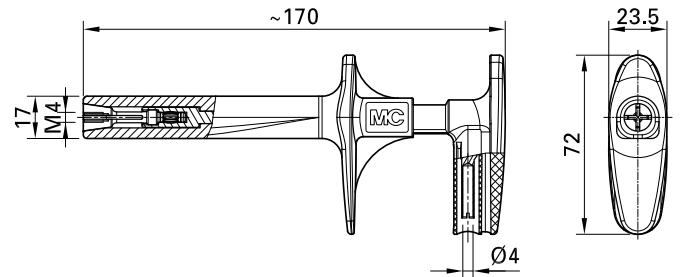


GRIP-ESZ4

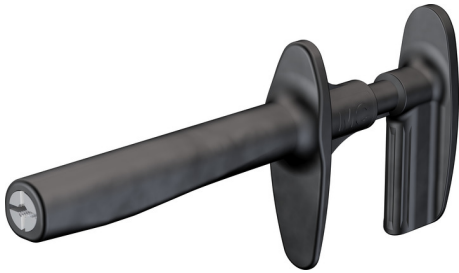

Artikelnummer 66.9446-*

Zur schnellen und sicheren Kontaktierung von Schraubbolzen M4, z. B. an Motorenanschlüssen (Einstecktiefe 3 – 6 mm). Starre Ø 4 mm-Buchse im Drückerteil, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse oder als Leitungsabgang mit axialem Ø 4 mm-Lamellenstecker und starrer Isolierhülse. Gewindeeinsätze sind auswechselbar und separat erhältlich.

Die Stromstärke ist abhängig vom Gewindeeinsatz.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT IV, 20 A
Farben *	21
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Zulassungen	CE
Bemerkungen	Zangeneinsatz: Z4