


## XEF-1RR

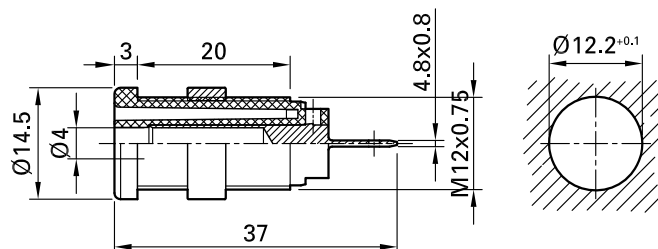

Artikelnummer 66.9854-\*

Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteile. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Anschluss: Flachstecker 4,8 mm x 0,8 mm.

Technische Daten	
Durchmesser Stecksystem	4 mm
Bemessungsdaten	1000 V, CAT IV, 24 A
Oberfläche Kontaktteil	Ni
Grundmaterial Kontaktteil	CuZn
Farben *	<span style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">21</span> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">22</span> <span style="background-color: blue; color: white; padding: 2px;">23</span>
Gewinde	M12x0,75
Messzubehör nach	IEC EN 61010-2-030
Mitgeliefertes Montagematerial	MUR/M12x0,75
Zulassungen	UR
Bemerkungen	Zubehör: Flachsteckhülse FSH4,8x0,8; Rohrschlüssel SS2; SS425