


XLAM-446/SC

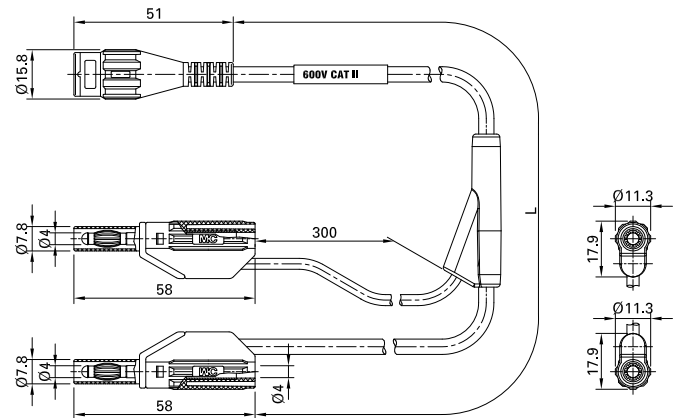

Artikelnummer 67.9800-

Hoch flexible, durchgehend abgeschirmte Adapterleitung.
Eine Seite berührungsgeschützter BNC-Stecker, andere Seite
stapelbare Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülle.

Technische Daten

Bemessungsdaten	600 V, CAT II
Leitungsisolation	PVC
Temperaturbereich	-10°C ... +70°C
Typ Koaxialleitung	RG58
Anschliessbare Koaxialleitung: Typ/Durchmesser	BNC/4 mm
Isolation Koaxialleitung	PVC
Messzubehör nach	IEC EN 61010-031
Zulassungen	UL, CE